 



品番 : EA617DL-106

品名 : 3/8"DRx 5/ 8" ディープソケット



販売価格	900円(税抜) / 990円(税込)		
カタログ価格	900円(税抜) / 990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/23 15:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0422ページ		

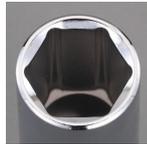

仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	12205
差込角	3/8"	対辺	5/8"
全長	64mm	ソケット先端部外径	22mm
ソケット差込部外径	22mm	ソケット深さ	27mm

ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。

ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ

6ポイントソケット

ミラー仕上げ

各部サイズ	●全長(L;mm):64●先端部外径(D1;mm):22●差込部外径(D2;mm):22●ソケット深さ(T;mm):27		
-------	--------------------------------------------------------------	--	--

代替品

	品番 EA687BT-107 コメント 3/8s¥"sqx5/8¥" ディープソケット
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.