
 


品番 : EA617DM-101

品名 : 3/8"DR/ 1/8" [INHEX]ビットソケット

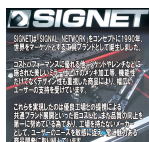

販売価格	650円(税抜) / 715円(税込)		
カタログ価格	650円(税抜) / 715円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/23 15:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0422ページ		




インチ・ミリ換算表	
1/2" = 12.7mm	3/8" = 9.53mm
1/4" = 6.35mm	1/8" = 3.175mm

### 仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	22843
差込角	3/8"	対辺	1/8"
全長	48mm	軸長	22mm
外径	17.5mm	重量(g)	33.9
キャップボルト・止めねじの開け閉めに			
各部サイズ	●全長(L1;mm):48.0●軸長(L2;mm):22●外径(D;mm):17.5		

### 代替品

	品番	EA618PW-101
	コメント	全長61mm

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.