



品番 : EA617DV-40

品名 : 1/2"DRxT40 [Bore Torx]ビットソケット

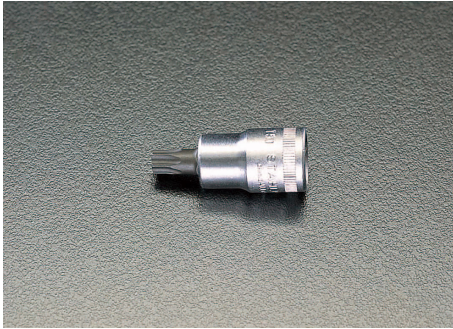

販売価格	4,570円(税抜) / 5,027円(税込)		
カタログ価格	4,570円(税抜) / 5,027円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 22:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0389ページ		

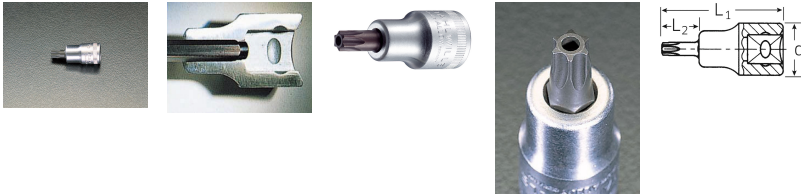

#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	54TXB-T40
差込角	1/2"		
イジリ止付			
サイズ	T40	ねじサイズ	M7-8
重量	71g	ソケット部外径(d;mm)	22.7
軸長(L2;mm)	17	全長(L1;mm)	55
先端外形寸法(mm)	6.6		
頑丈な圧入式の1/2"SQいじり止め付きヘクスローブビットソケット			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.