



品番：EA617VA-55

品名：1"DRx55mm ソケット

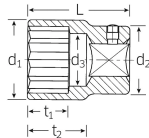

販売価格	22,300円(税抜) / 24,530円(税込)		
カタログ価格	22,300円(税抜) / 24,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 15:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		

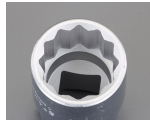

#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	60-55
全長(L1;mm)	85	差込角	1"
ソケット部外径(d1;mm)	72	対辺(mm)	55
差込部外径(d2;mm)	48	ソケット奥内径(d3;mm)	49
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	36	最大奥行き(t2;mm)	49.5
重量	920g		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプ			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.