

品番：EA617VA-65

 

品名：1"DRx65mm ソケット



販売価格	33,300円(税抜) / 36,630円(税込)		
カタログ価格	33,300円(税抜) / 36,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 14:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



SPECIFICATION	
品番	EA617VA-65
メーカー	STAHLWILLE
品名	1"DRx65mm ソケット
材質	ALUMINUM
重量	1917g
全長	105mm
差込部外径	60mm
最大奥行き	68.5mm
ボルト接触部内面奥行き	40mm
ソケット奥内径	58mm
ソケット部外径	87mm

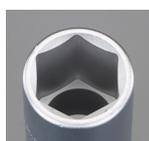

インチ・ミリ換算表	
1/2" - 6.35mm	3/4" - 19.05mm
1/2" - 12.7mm	1" - 25.4mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	60-65
差込角	1"	対辺(mm)	65
最大奥行き(t2;mm)	68.5	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	40
重量(g)	1917	ソケット奥内径(d3;mm)	58
差込部外径(d2;mm)	60	ソケット部外径(d1;mm)	87
全長(L;mm)	105		
6角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプのソケット			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.