



品番：EA617VA-70

品名：1"DRx70mm ソケット

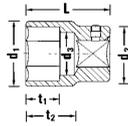

販売価格	37,500円(税抜) / 41,250円(税込)		
カタログ価格	37,500円(税抜) / 41,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 14:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		

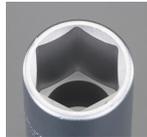

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	60-70
全長(L;mm)	110	差边角	1"
ソケット部外径(d1; mm)	94	対辺(mm)	70
差込部外径(d2;mm)	60	ソケット奥内径(d3; mm)	63
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	42	最大奥行き(t2;mm)	72.5
重量	2210g		
6角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプのソケット			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.