


品番：EA617VA-80

品名：1"DRx80mm ソケット



販売価格	48,100円(税抜) / 52,910円(税込)		
カタログ価格	48,100円(税抜) / 52,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 15:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		

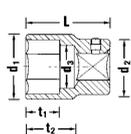

#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	60-80
全長(L;mm)	120	差边角	1"
ソケット部外径(d1; mm)	108	対辺(mm)	80
差込部外径(d2;mm)	60	ソケット奥内径(d3; mm)	73
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	48	最大奥行き(t2;mm)	83.5
重量	2863g		
6角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプのソケット			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.