


品番 : EA617WC-109

品名 : 3/4"DRx1.5/16" ソケット

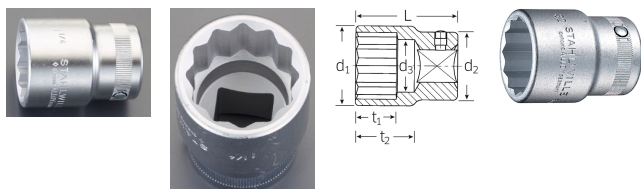

販売価格	6,760円(税抜) / 7,436円(税込)		
カタログ価格	6,760円(税抜) / 7,436円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/12 21:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	55A-1.5/16
対辺(インチ)	1.5/16	差込角(°SQ)	3/4
手締め時に便利なローレット加工			
全長(L;mm)	59	ソケット部外径(d1; mm)	46.5
差込部外径(d2;mm)	40	サイズ(°)	1.5/16
ソケット奥内径(d3; mm)	32.1	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	24
最大奥行き(t2;mm)	33.1	重量	368g
12角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプのソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.