


品番：EA617WC-46

品名：3/4"DRx46mm ソケット



販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 13:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		

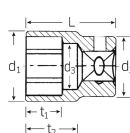

仕様


メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	55-46
差込角	3/4"	対辺(mm)	46
外径	61mm	全長(L;mm)	73
ソケット部外径(d1; mm)	61	差込部外径(d2;mm)	40
ソケット奥内径(d3; mm)	33	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	34
最大奥行き(t2;mm)	43.5	重量	605g

六角タイプ

AS-drive(面接触)タイプのソケット

手締め時に便利なローレット加工

代替品

	品番 EA618SD-46A コメント 変更点:手締め不可、12ボ°イット
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.