


品番 : EA617WF-14

品名 : 3/4"DRxM14 [XZN] ビットソケット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,300円(税抜) / 11,330円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 10,300円(税抜) / 11,330円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/22 11:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0390ページ                      |      |   |

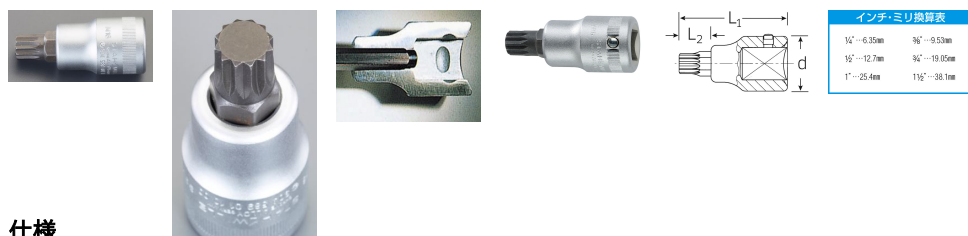

仕様

|           |                   |               |         |
|-----------|-------------------|---------------|---------|
| メーカー      | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番            | 59X-M14 |
| 重量(g)     | 281               | サイズ           | M14     |
| 全長(mm)    | 90                | 差込角           | 3/4"    |
| 先端幅       | 13.22mm           | 全長(L1;mm)     | 90      |
| 軸長(L2;mm) | 35                | ソケット部外径(d;mm) | 34.7    |
| 重量        | 281g              |               |         |

頑丈な圧入式の3/4"DRトリスクエア(三重四角)ビットソケット

手締め時に便利なローレット加工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.