


品番 : EA617XA-10

品名 : 1/4"DRx 10mm ソケット



販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/12 20:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		

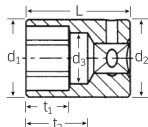

### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40D-10
差込角	1/4"	対辺(mm)	10
外径	14.5mm	全長(L;mm)	23
ソケット部外径(d1; mm)	14.3	差込部外径(d2;mm)	14.3
ソケット奥内径(d3; mm)	9	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	8
最大奥行き(t2;mm)	14.9	重量	17g
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.