

品番 : EA617XA-11


品名 : 1/4"DRx 11mm ソケット



販売価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
カタログ価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/01/23 05:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



AS-drive • バイントの角に当たるのを、この
アダプターで防ぐことで各荷物を
押すことによってすべてのを防ぎ、
トルクの伝達を最大化します。

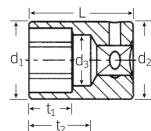

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40D-11
差込角	1/4"	対辺(mm)	11
外径	15.5mm	全長(L;mm)	23
ソケット部外径(d1; mm)	15.5	差込部外径(d2;mm)	15.5
ソケット奥内径(d3; mm)	10	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	9
最大奥行き(t2;mm)	14.6	重量	19g
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.