
 


品番 : EA617XA-5.5

品名 : 1/4"DRx5.5mm ソケット

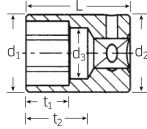

販売価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
カタログ価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/28 10:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40D-5.5
差込角	1/4"	対辺(mm)	5.5
外径	8.5mm	全長(L;mm)	23
ソケット部外径(d1; mm)	8.5	差込部外径(d2;mm)	10.7
ソケット奥内径(d3; mm)	4.5	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	6
最大奥行き(t2;mm)	15	重量	9g
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.