
 


品番：EA617XA-8

品名：1/4"DRx 8 mm ソケット

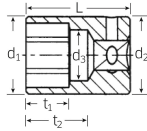

販売価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
カタログ価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/28 09:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40D-8
差込角	1/4"	対辺(mm)	8
外径	12mm	全長(L;mm)	23
ソケット部外径(d1; mm)	11.6	差込部外径(d2;mm)	11.6
ソケット奥内径(d3; mm)	7	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	8
最大奥行き(t2;mm)	13.1	重量	11g
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.