


品番：EA617XA-8

品名：1/4"DRx 8 mm ソケット



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,410円(税抜) / 1,551円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,410円(税抜) / 1,551円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/06/12 19:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0384ページ | | |

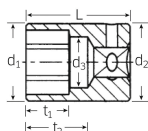

仕様

| | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 40D-8 |
| 差込角 | 1/4" | 対辺(mm) | 8 |
| 外径 | 12mm | 全長(L;mm) | 23 |
| ソケット部外径(d1; mm) | 11.6 | 差込部外径(d2;mm) | 11.6 |
| ソケット奥内径(d3; mm) | 7 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 8 |
| 最大奥行き(t2;mm) | 13.1 | 重量 | 11g |
| 12角タイプ | | | |
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.