


品番 : EA617XA-9

品名 : 1/4"DRx 9 mm ソケット



販売価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
カタログ価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/28 08:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		

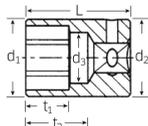

### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40D-9
差込角	1/4"	対辺(mm)	9
外径	13mm	全長(L;mm)	23
ソケット部外径(d1; mm)	12.8	差込部外径(d2;mm)	12.8
ソケット奥内径(d3; mm)	8	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	8
最大奥行き(t2;mm)	12.8	重量	13g
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" SQソケット			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.