


品番 : EA617XB-1

品名 : 1/4"DRx 3/16" ソケット



販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/28 19:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		

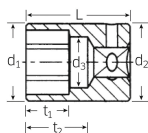

## 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40AD-3/16
差边角	1/4"	対辺	3/16"
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	7.6
差辺部外径(d2; mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	4
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	4.5	最大奥行き(t2; mm)	15
重量	9g		
手締めに便利なローレット加工			
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.