
 


品番 : EA617XB-10

品名 : 1/4"DRx 9/16" ソケット

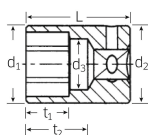


販売価格	1,740円(税抜) / 1,914円(税込)		
カタログ価格	1,740円(税抜) / 1,914円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/26 16:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40AD-9/16
差边角	1/4"	対辺	9/16"
全長(L;mm)	24	ソケット部外径(d1; mm)	18.8
差込部外径(d2; mm)	18.8	ソケット奥内径(d3; mm)	13.1
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	10	最大奥行き(t2; mm)	14.7
重量	31g		
12角タイプ			
手締めに便利なローレット加工			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット			

### 代替品

	品番	EA618NJ-110
	コメント	メーカー違い

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.