


品番 : EA617XB-3

品名 : 1/4"DRx 1/4" ソケット



販売価格	1,550円(税抜) / 1,705円(税込)		
カタログ価格	1,550円(税抜) / 1,705円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/01/23 02:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		

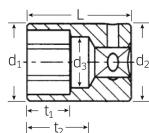

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40AD-1/4
差込角	1/4"	対辺	1/4"
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	9.4
差込部外径(d2;mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	5.5
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	6	最大奥行き(t2;mm)	15
重量	9g		

手締めに便利なローレット加工

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.