


品番 : EA617XB-5

品名 : 1/4"DRx 5/16" ソケット



販売価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/26 18:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		

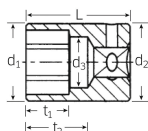

仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40AD-5/16
差边角	1/4"	対辺	5/16"
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	11.6
差辺部外径(d2; mm)	11.6	ソケット奥内径(d3; mm)	7
最大奥行き(t2; mm)	13.1	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	8
重量	11g		
12角タイプ			
手締めに必要なローレット加工			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.