


品番 : EA617XB-9

品名 : 1/4"DRx 1/2" ソケット



販売価格	1,660円(税抜) / 1,826円(税込)		
カタログ価格	1,660円(税抜) / 1,826円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/28 20:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		

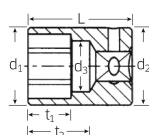

仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40AD-1/2
差込角	1/4"	対辺	1/2"
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	17.3
差込部外径(d2; mm)	17.3	ソケット奥内径(d3; mm)	11.5
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	9.5	最大奥行き(t2; mm)	14.1
重量	27g		
手締めに必要なローレット加工			
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.