

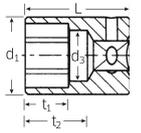


品番 : EA617XC-11

品名 : 1/4"DRx 11mm ソケット

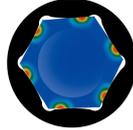

販売価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
カタログ価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/28 09:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		

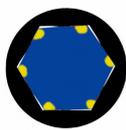

### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40-11
差边角	1/4"	対辺(mm)	11
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	15.5
差込部外径(d2; mm)	15.5	ソケット奥内径(d3; mm)	10
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	9	最大奥行き(t2; mm)	14.6
重量	19g		
6角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット			

### 代替品

	品番	EA617XA-11
	コメント	同 12角

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.