

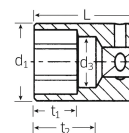
 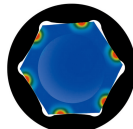


品番：EA617XC-12

品名：1/4"DRx 12mm ソケット

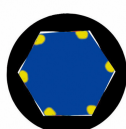

販売価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
カタログ価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/18 13:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40-12
差边角	1/4"	対辺(mm)	12
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	16.5
差込部外径(d2; mm)	16.5	ソケット奥内径(d3; mm)	11
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	9.5	最大奥行き(t2; mm)	14.3
重量	24		

六角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット

### 代替品

	品番 EA617XA-12 コメント 同 12角
--	-----------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.