

品番 : EA617XC-13




品名 : 1/4"DRx 13mm ソケット



販売価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
カタログ価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/18 13:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



SPECIFICATION	
品番	EA617XC-13
メーカー	STAHLWILLE
規格	ISO 4317
材質	Aluminum
重量	26g
全長	23mm
差込部外径	17.8mm
最大奥行き	14mm
ソケット奥内径	12mm
ボルト接触部内面奥行き	9.5mm

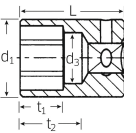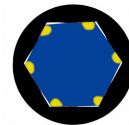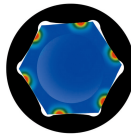

仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40-13
差込角	1/4"	対辺(mm)	13
6角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット			
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	17.8
差込部外径(d2;mm)	17.8	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	9.5
最大奥行き(t2;mm)	14	重量	26g
ソケット奥内径(d3; mm)	12		

代替品

	品番 EA617XA-13 コメント 同 12角
--	-----------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.