


品番：EA617XC-3

品名：1/4"DRx 3 mm ソケット

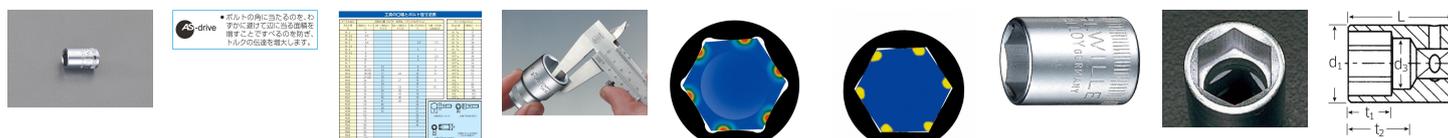

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,590円(税抜) / 1,749円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,590円(税抜) / 1,749円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/28 10:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0384ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------|------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 40-3 |
| 差边角 | 1/4" | 対辺 | 3mm |
| 全長(L;mm) | 23 | ソケット部外径(d1; mm) | 5.6 |
| 差込部外径(d2;mm) | 10.7 | ソケット奥内径(d3; mm) | 2.5 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 2 | 最大奥行き(t2; mm) | 15 |
| 重量 | 7g | | |

六角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット

手締め時に便利なローレット加工

代替品

| | | |
|--|------|-------------|
| | 品番 | EA618HK-3 |
| | コメント | メーカーが異なります。 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.