


品番 : EA617XC-3.2

品名 : 1/4"DRx3.2mm ソケット

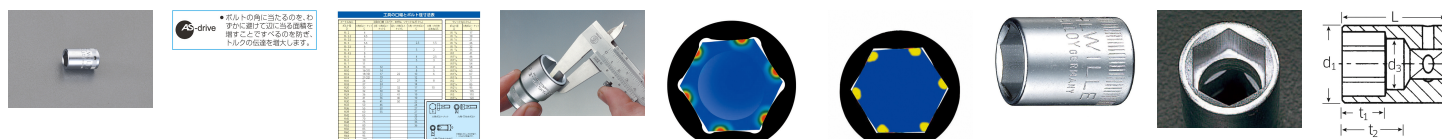

販売価格	1,590円(税抜) / 1,749円(税込)		
カタログ価格	1,590円(税抜) / 1,749円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/18 13:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40-3.2
差边角	1/4"	対辺	3.2mm
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	5.6
差辺部外径(d2;mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	2.5
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	2	最大奥行き(t2; mm)	15
重量	8g		
6角タイプ			
手締め時に便利なローレット加工			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.