

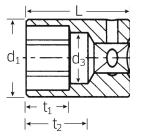


品番：EA617XC-4

品名：1/4"DRx 4 mm ソケット

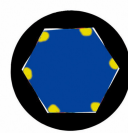

販売価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
カタログ価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 13:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

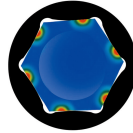

仕様


メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40-4
差边角	1/4"	対辺	4mm
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	6.7
差込部外径(d2;mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	3.2
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	3.5	最大奥行き(t2; mm)	15
重量	9g		

六角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット

手締め時に便利なローレット加工

代替品

	品番 EA618HK-4 コメント メーカーが異なります。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.