


品番：EA617XC-4

品名：1/4"DRx 4 mm ソケット

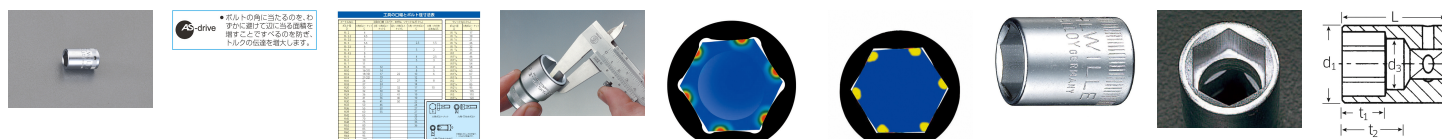


販売価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
カタログ価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/28 09:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40-4
差边角	1/4"	対辺	4mm
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	6.7
差込部外径(d2;mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	3.2
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	3.5	最大奥行き(t2; mm)	15
重量	9g		
六角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット			
手締め時に便利なローレット加工			

### 代替品

	<b>品番</b> EA618HK-4 <b>コメント</b> メーカーが異なります。
--	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.