 


品番：EA617XC-7




品名：1/4"DRx 7 mm ソケット



販売価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
カタログ価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/18 13:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



SPECIFICATION	
品名	1/4"DRx7mmソケット
品番	EA617XC-7
メーカー	STAHLWILLE
材質	ステンレス鋼
重量	10g
全長	23mm
差込部外径	10.7mm
差込部内径	6mm
ボルト接触部内面奥行き	6.5mm
最大奥行き	13.4mm

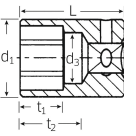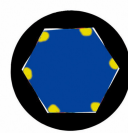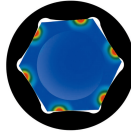

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40-7
差込角	1/4"	対辺(mm)	7
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	10.7
差込部外径(d2; mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	6
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	6.5	最大奥行き(t2; mm)	13.4
重量	10g		

六角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット

代替品

	品番 EA617XA-7 コメント 同 12角
--	----------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.