


品番：EA617XC-8

品名：1/4"DRx 8 mm ソケット

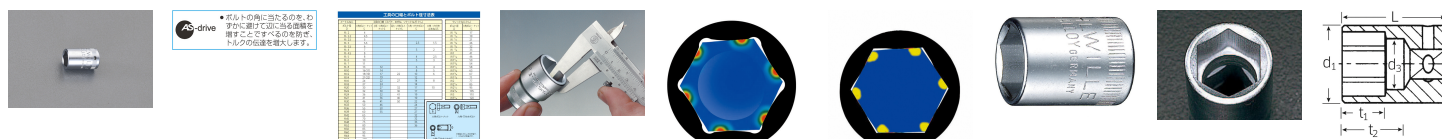

販売価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
カタログ価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/18 13:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40-8
差边角	1/4"	対辺(mm)	8
外径	12mm	全長	23mm
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	11.6
差込部外径(d2;mm)	11.6	ソケット奥内径(d3; mm)	7
最大奥行き(t2;mm)	8	重量	13.1
重量	11g		

6角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット

代替品

	品番 EA617XA-8 コメント 同 12角
--	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.