 


品番：EA617XC-8




品名：1/4"DRx 8 mm ソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,410円(税抜) / 1,551円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,410円(税抜) / 1,551円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/04/28 09:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0384ページ | | |



| 品名 | 規格 | 単位 | 在庫 |
|-----------|-------------|----|----|
| EA617XC-8 | 1/4"DRx 8mm | 個 | 5 |

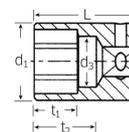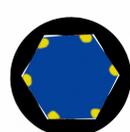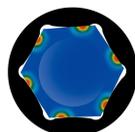

仕様

| | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|------|
| メーカー | STAHLWILLE (スタビレー) | 型番 | 40-8 |
| 差込角 | 1/4" | 対辺(mm) | 8 |
| 外径 | 12mm | 全長 | 23mm |
| 全長(L;mm) | 23 | ソケット部外径(d1; mm) | 11.6 |
| 差込部外径(d2;mm) | 11.6 | ソケット奥内径(d3; mm) | 7 |
| 最大奥行き(t2;mm) | 8 | 重量 | 13.1 |
| 重量 | 11g | | |

6角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット

代替品

| | |
|--|----------------------------|
| | 品番 EA617XA-8 コメント 同 12角 |
|--|----------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.