

品番：EA617XC-9




品名：1/4"DRx 9 mm ソケット



販売価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
カタログ価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/18 13:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		




SPECIFICATION	
品名	1/4"DRx9mmソケット
品番	EA617XC-9
メーカー	STAHLWILLE
材質	ステンレス鋼
重量	14g
全長	23mm
差込部外径	12.8mm
差込部内径	8mm
最大奥行き	12.8mm
差込角	1/4"

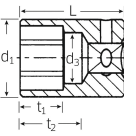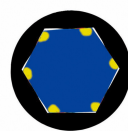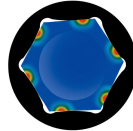

仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40-9
差込角	1/4"	対辺(mm)	9
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	12.8
差込部外径(d2; mm)	12.8	ソケット奥内径(d3; mm)	8
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	8	最大奥行き(t2; mm)	12.8
重量	14g		
六角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット			

代替品

	品番 EA617XA-9 コメント 同 12角
--	----------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.