

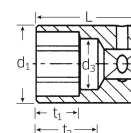


品番 : EA617XD-1

品名 : 1/4"DRx 1/8" ソケット

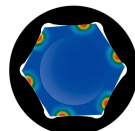

販売価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
カタログ価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 11:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		

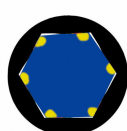

## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40A-1/8
差込角	1/4"		
手締め時に便利なローレット加工			
対辺(インチ)	1/8	全長(L;mm)	23
ソケット部外径(d1;mm)	5.6	差込部外径(d2;mm)	10.7
ソケット奥内径(d3;mm)	2.5	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	2
最大奥行き(t2;mm)	15	重量	7g
6角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.