

品番：EA617XD-4




品名：1/4"DRx 1/4" ソケット



販売価格	1,510円(税抜) / 1,661円(税込)		
カタログ価格	1,510円(税抜) / 1,661円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/22 14:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		




AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに削り取って面接触の面を確保することで、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケットの信頼性を増大させます。

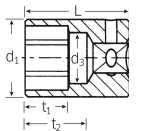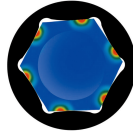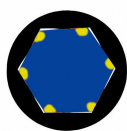

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40A-1/4
差込角	1/4"	対辺	1/4"
外径	9.4mm	全長(L;mm)	23
ソケット部外径(d1; mm)	9.4	差込部外径(d2;mm)	10.7
ソケット奥内径(d3; mm)	5.5	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	6
最大奥行き(t2;mm)	15	重量	9g
6角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット			

代替品

	品番	EA617XB-3
	コメント	同 12角

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

