

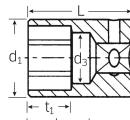
 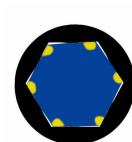


品番 : EA617XD-5

品名 : 1/4"DRx 9/32" ソケット

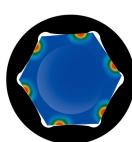

販売価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/25 23:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40A-9/32
差込角	1/4"	対辺	9/32"
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	10.7
差込部外径(d2;mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	6.6
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	6.5	最大奥行き(t2;mm)	13.2
重量	10g		

6角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット

代替品

	品番 EA617XB-4 コメント 同 12角
--	----------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.