

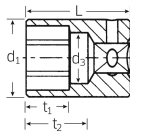


品番：EA617XD-5

品名：1/4"DRx 9/32" ソケット

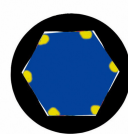

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,580円(税抜) / 1,738円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,580円(税抜) / 1,738円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/22 12:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0384ページ | | |

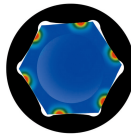


仕様

| | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|----------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 40A-9/32 |
| 差込角 | 1/4" | 対辺 | 9/32" |
| 全長(L;mm) | 23 | ソケット部外径(d1; mm) | 10.7 |
| 差込部外径(d2; mm) | 10.7 | ソケット奥内径(d3; mm) | 6.6 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1; mm) | 6.5 | 最大奥行き(t2; mm) | 13.2 |
| 重量 | 10g | | |

六角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット

代替品

| | |
|--|----------------------------|
|  | 品番 EA617XB-4 コメント 同 12角 |
|--|----------------------------|

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.