

品番：EA617XD-6




品名：1/4"DRx 5/16" ソケット



販売価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/22 12:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



AS-drive  
●ボルトの角に当たるのを、わずかに削り取って面に当る面積を増やすことにより、より安定したトルクの伝達を確保します。

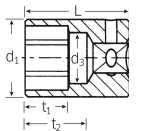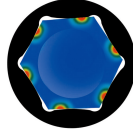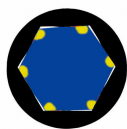


### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40A-5/16
差込角	1/4"	対辺	5/16"
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	11.6
差込部外径(d2; mm)	11.6	ソケット奥内径(d3; mm)	7
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	8	最大奥行き(t2; mm)	13.1
重量	12g		

六角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット

### 代替品

	品番 EA617XB-5 コメント 同 12角
--	----------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.