

品番：EA617XD-7




品名：1/4"DRx11/32" ソケット



販売価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
カタログ価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 12:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに削り取って面に当る面積を増やすことにより、より広いボルトの角との接触面積を増大させます。

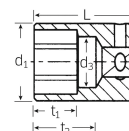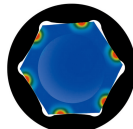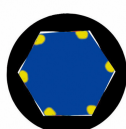

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40A-11/32
差込角	1/4"	対辺	11/32"
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	12.7
差込部外径(d2; mm)	12.7	ソケット奥内径(d3; mm)	8.1
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	8	最大奥行き(t2; mm)	13.3
重量	14g		

六角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット

代替品

	品番 EA617XB-6 コメント 同 12角
--	----------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.