

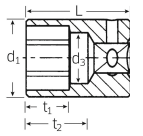


品番：EA617XD-9

品名：1/4"DRx 7/16" ソケット

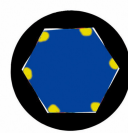


販売価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
カタログ価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 12:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		

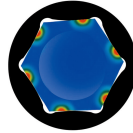

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40A-7/16
差边角	1/4"	対辺	7/16"
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	15.8
差込部外径(d2; mm)	15.8	ソケット奥内径(d3; mm)	10
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	9	最大奥行き(t2; mm)	14.6
重量	21g		
六角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット			

代替品

	品番	EA617XB-8
	コメント	同 12角

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.