 



品番 : EA617XE-10

品名 : 1/4"DRx 10mm [HPQ]ディーブソケット



販売価格	4,620円(税抜) / 5,082円(税込)		
カタログ価格	4,620円(税抜) / 5,082円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 12:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		

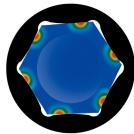

仕様


メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40L-10
差込角	1/4"	対辺(mm)	10
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1; mm)	14.3
差込部外径(d2; mm)	14.3	ソケット奥内径(d3; mm)	9
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	9	最大奥行き(t2; mm)	41.9
重量	38g		

六角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRディーブソケット

手締めに便利なローレット加工

代替品

	品番	EA617XG-10
	コメント	同 12 $\frac{1}{2}$ ° イト

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.