 
 



品番：EA617XE-5

品名：1/4"DRx 5 mm [HPQ]ディーブソケット



販売価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
カタログ価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/22 12:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		

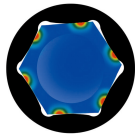

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40L-5
差込角	1/4"	対辺(mm)	5
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1; mm)	7.9
差込部外径(d2; mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	4
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	4.5	最大奥行き(t2; mm)	42
重量	16g		

六角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRディーブソケット

手締めに必要なローレット加工

代替品

	品番 EA617XG-5 コメント 同 12 <sup>ホ</sup> イト
--	---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.