 



品番：EA617XE-5.5

品名：1/4"DRx5.5mm [HPQ]ディーブソケット



販売価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
カタログ価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 12:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		

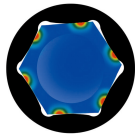

#### 仕様


メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40L-5.5
差込角	1/4"	対辺(mm)	5.5
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1; mm)	8.5
差込部外径(d2; mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	4.5
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	6	最大奥行き(t2; mm)	42
重量	17g		

六角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRディーブソケット

手締めに便利なローレット加工

#### 代替品

	品番	EA617XG-5.5
	コメント	同 12 <sup>ホ</sup> イト

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.