


品番：EA617XE-6

品名：1/4"DRx 6 mm [HPQ]ディーブソケット

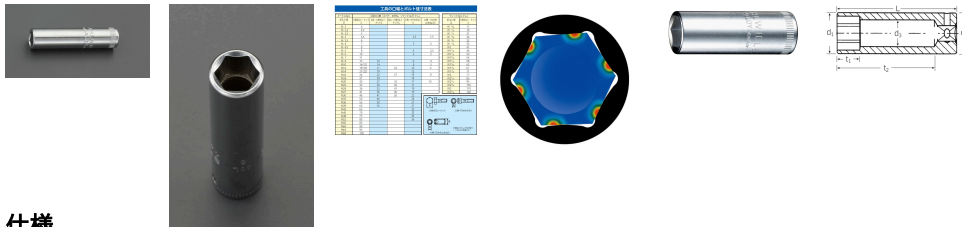

販売価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
カタログ価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/22 12:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40L-6
差込角	1/4"	対辺(mm)	6
全長(mm)	50	全長(L;mm)	9.2
ソケット部外径(d1; mm)	10.7	差込部外径(d2;mm)	5
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	6	最大奥行き(t2;mm)	42
重量	18g		

6角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" SQディーブソケット

手締めに便利なローレット加工

代替品

	品番	EA617XG-6
	コメント	同 12ホﾞイト

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.