 



品番 : EA617XE-9

品名 : 1/4"DRx 9 mm [HPQ]ディーブソケット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,850円(税抜) / 5,335円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,850円(税抜) / 5,335円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/22 14:17現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0384ページ                      |      |   |

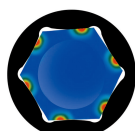

#### 仕様


|                     |                    |                 |       |
|---------------------|--------------------|-----------------|-------|
| メーカー                | STAHLOWILLE(スタビレー) | 型番              | 40L-9 |
| 差込角                 | 1/4"               | 対辺(mm)          | 9     |
| 全長(L;mm)            | 50                 | ソケット部外径(d1; mm) | 12.8  |
| 差込部外径(d2; mm)       | 12.8               | ソケット奥内径(d3; mm) | 8     |
| ボルト接触部内面奥行き(t1; mm) | 8                  | 最大奥行き(t2; mm)   | 39.8  |
| 重量                  | 31g                |                 |       |

六角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRディーブソケット

手締めに便利なローレット加工

#### 代替品

|  |      |                      |
|--|------|----------------------|
|  | 品番   | EA617XG-9            |
|  | コメント | 同 12 <sup>ホ</sup> イト |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.