

品番 : EA617YA-12

品名 : 3/8"DRx12mm ソケット




販売価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
カタログ価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/22 14:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに削り、角に当たる面積を増やすことで、より安定したトルクの伝達を確保します。

HPQ
●高品質、高剛性の材料から各部分を造る事で、耐久寿命の向上に貢献しています。(High-Performance Quality)

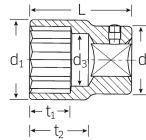

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	45-12
差込角	3/8"	対辺(mm)	12
全長(L;mm)	28	重量(g)	24
ソケット部外径(d1; mm)	16.9	差込部外径(d2;mm)	17.5
ソケット奥内径(d3; mm)	11	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	9.5
最大奥行き(t2;mm)	14.4		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.