
 


品番 : EA617YA-13

品名 : 3/8"DRx13mm ソケット

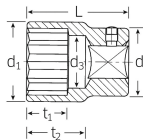

販売価格	2,120円(税抜) / 2,332円(税込)		
カタログ価格	2,120円(税抜) / 2,332円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/22 15:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	45-13
差边角	3/8"	対辺(mm)	13
全長(L;mm)	30	ソケット部外径(d1; mm)	18
差込部外径(d2; mm)	17.5	ソケット奥内径(d3; mm)	12
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	11.5	最大奥行き(t2; mm)	16.1
重量(g)	30		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.