

品番 : EA617YA-14

品名 : 3/8"DRx14mm ソケット





販売価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
カタログ価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/22 15:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



AS-drive  
●ボルトの角に当たるのを、わずかに削り、角に当たる面積を増やすことで、より安定したトルクの伝達を確保します。

HPQ  
●高品質、高剛性の材料から各部分を造る事で、耐久寿命の向上に貢献しています。(High-Performance Quality)

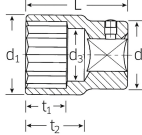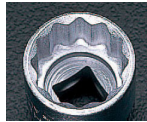

### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	45-14
差込角	3/8"	対辺(mm)	14
全長(L;mm)	30	重量(g)	28
ソケット部外径(d1; mm)	19.4	差込部外径(d2;mm)	17.5
ソケット奥内径(d3; mm)	13	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	11.5
最大奥行き(t2;mm)	15.8		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.