
 


品番 : EA617YA-7

品名 : 3/8"DRx 7mm ソケット

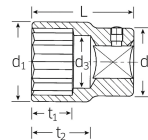

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,270円(税抜) / 2,497円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,270円(税抜) / 2,497円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/04/22 14:08現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0386ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|-------------------|--------------------|------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 45-7 |
| 差込角 | 3/8" | 全長(L;mm) | 24 |
| 重量(g) | 19 | 対辺(mm) | 7 |
| ソケット部外径(d1; mm) | 10.5 | 差込部外径(d2;mm) | 16.5 |
| ソケット奥内径(d3; mm) | 6 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 6 |
| 最大奥行き(t2;mm) | 12.5 | | |
| 12角タイプ | | | |
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.