

品番 : EA617YB-1

品名 : 3/8"DRx 1/4" ソケット




販売価格	2,260円(税抜) / 2,486円(税込)		
カタログ価格	2,260円(税抜) / 2,486円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/01/23 02:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



AS-drive • ぜんとの角に当たるのを、の
アケに避けて広い面接触を保
持することですべてのを防ぎ、
トルクの伝達を確実化します。

HPQ • 高出力、高精度の扭距力と寿命を保
持するため特にそのままに耐震
化を実現しています。
(High-Performance-Quality)

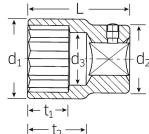

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	45A-1/4
差込角	3/8"	対辺	1/4"
全長(L;mm)	24	ソケット部外径(d1; mm)	9.7
差込部外径(d2;mm)	16.5	ソケット奥内径(d3; mm)	5.2
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	6	最大奥行き(t2;mm)	12.5
重量(g)	18		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.