

品番 : EA617YB-104


品名 : 3/8"DRx 7/16" [HPQ]テ" イ-フ" ソケット



販売価格	3,260円(税抜) / 3,586円(税込)		
カタログ価格	3,260円(税抜) / 3,586円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/01/23 05:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



AS-drive • なんの角に当たるのを、どのアングルで拧っていいかを自動で選択できます。これで拧りこなすまでの防ぎ、トルクの伝達を最大化します。

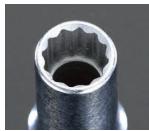

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	460A-7/16
差込角	3/8"	HPQ	高張力合金鋼
対辺(インチ)	7/16	全長(L;mm)	38
ソケット部外径(d1; mm)	15.7	差込部外径(d2;mm)	16.5
ソケット奥内径(d3; mm)	10	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	11
最大奥行き(t2;mm)	24.5	重量(g)	33
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRセミディープソケット			

代替品

	品番 EA617YE-104
	コメント 3/8"DR/7/16"x54mm

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.